 
 






パワー厚膜抵抗器

コンパクトサイズな高電力厚膜抵抗器

IN A NUTSHELL

	RCEC 750	WIREWOUND
	750 W	750 W
Size		
Footprint	 60 70	 370 40
Weight	100 g	1400 g
Case Temp	70 °C	450 °C
Inductance	Non-inductive	Inductive
Resistance	0.3 Ω to 1 MΩ	8.2 Ω to 60 kΩ
Dielectric	Up to 12 kV	Not Insulated
Partial Discharge	< 5 pC	> 1000 pC

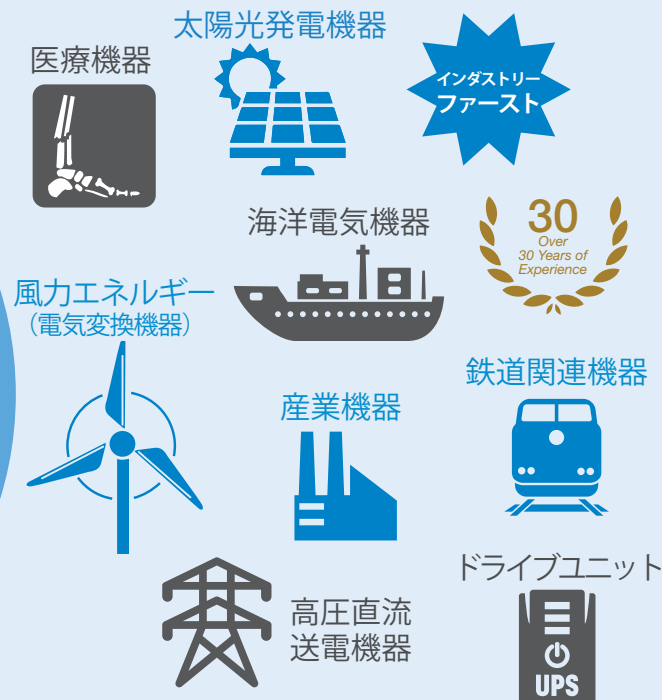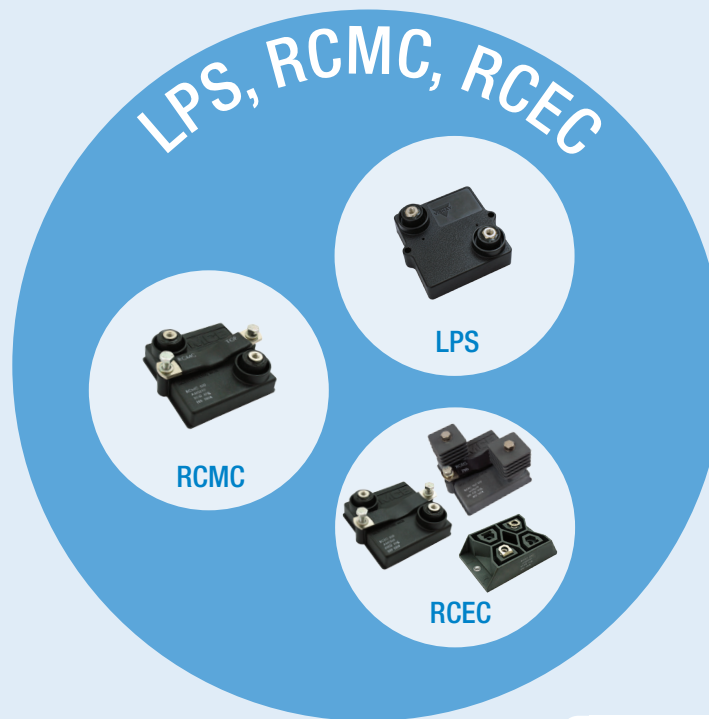

豊富なカスタマイズ対応

- 顧客仕様に合わせられる端子
(直径M4 - M5にて各種サイズ)
 - リード付き端子
 - 1パック中に2または3素子の抵抗体を分割可能
(RCEC 400, RCEC 850)
 - 沿面距離と空間距離の調整可能(HV高電圧版)
- ※ アッセンブリの際には製品をヒートシンクに据置いてから行ってください

主な用途

- ✓ 各種スナバ抵抗
- ✓ 各種放電抵抗
- ✓ バランシング抵抗
- ✓ 電圧/電流分割抵抗器
- ✓ フィルタ抵抗



国際鉄道産業規格

